

# 铁姆肯公司 上海 特钢仓库

# TIMKEN

Where You Turn  
轴承 · 特种钢 · 工业技术服务

## 现货供应 按需备货

为了更好地服务中国客户，解决交货期长以及所带来的客户资金积压等问题，铁姆肯公司优质特钢仓库已在上海投入使用。该仓库不仅备有应用于能源、工业、轴承等行业的常用钢种，也可根据客户具体需求，协商备货。

- **地址** 位于上海市嘉定区，周边交通便利
- **面积** 1,200平方米，可扩展至7,000平方米
- **容量** 1,800吨，可扩展至10,000吨

### 常备钢种：

ASTM	类似国内牌号	用途
4145H	45CrMo	钻挺料
3311	G20Cr2Ni4A	渗碳轴承钢
4320H	G20CrNi2MoA	渗碳轴承钢
1340		加重钻杆料
17CrNiMo6		齿轮钢

其它钢种备货需求可协商


### 产品尺寸：

<b>棒料</b>	直径 25mm - 381mm
<b>管料</b>	外径 50mm - 330mm
<b>连铸坯</b>	规格 280mm x 360mm

如需更多有关Timken® 钢材产品和其他增值服务信息，  
请致电：86-21-61138000 转钢铁部销售  
传真至：86-21-61138001

或访问我们的网站：

[www.timken.com/products/alloysteel](http://www.timken.com/products/alloysteel)

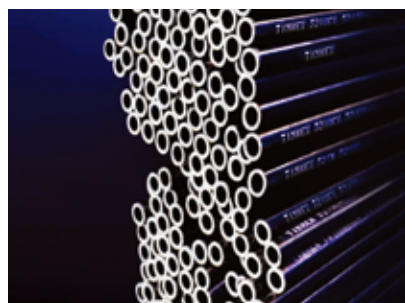

## 关于铁姆肯公司钢铁业务

铁姆肯公司拥有90多年的钢铁制造经验，生产质量卓越的合金钢产品。在那些要求极为严苛的应用中，我们深厚的冶金知识和对品质的执着追求确保我们的产品拥有卓越性能。

我们提供450多个等级的碳钢和合金钢，并可按客户的规格要求进行定制。如果现有的钢材无法满足客户所需，我们可与客户合作，按照其对钢材冶金和物理性质方面的需要，开发出完全符合其要求的钢材。同时，我们还能提供增值的精密钢制零部件，无论是简单的切削圈还是复合型的半成品和成品。

我们的客户遍布于能源、工业、轴承和汽车领域，因为我们的钢铁产品稳定耐用，可以满足各种严苛的应用要求。



## 轴承行业应用

铁姆肯公司为全球客户提供高性能钢材。凭借钢材业务和轴承业务的整合资源，我们以专业水准为客户定制产品，并致力于不断改进产品和服务，竭尽所能满足客户要求。我们拥有全球先进的设备，并持续精进我们的技术。这一切能使我们精确控制钢材的化学成分，去除钢水中无用的气体和非金属杂质。我们的超清洁真空脱气钢的杂质含量大幅度降低，疲劳寿命显著延长。由于钢材方面的不断改进，也对轴承寿命的大幅延长起了重要作用。



## 能源行业应用

在天然气和石油工业中，对于钻探应用的要求极其严苛，而优质的Timken® 钢材产品能满足其适用要求。我们在全球范围内与客户紧密合作，以满足客户对高强度、耐磨蚀钢材不断增长的需求。Timken® 钢材广泛应用于钻挺、加重钻杆、钻头和钻杆接头等领域。

## 工业行业应用

在工业行业，我们生产各种高性能、高标准的钢材，普遍用于各种严苛的应用，包括：齿轮、车轴、活塞销、凸轮轴、曲轴等等。



1985年以来，铁姆肯公司一直站在高性能钢材重大进步的领导前沿，随时准备为您的棘手难题定制专门的解决方案。随着铁姆肯公司上海特钢仓库的投入使用，我们承诺铁姆肯公司可以为您提供更加快捷的响应和服务，以及更多的Timken® 优质钢材产品。

# TIMKEN

Where You Turn

轴承·特种钢·精密部件·润滑产品·  
密封·翻新和修复·工业技术服务  
[www.timken.com.cn](http://www.timken.com.cn)

Timken® 是铁姆肯公司之注册商标

© 2008 铁姆肯公司  
中国印刷  
1M 09-08 编号: C08095